




Datablad	83254222
FLEXIMARK® TERMOTRANSFER KIT	Giltig fr.o.m. 2014-09-01

FLEXIMARK® TERMOTRANSFER KIT EOS4 ORG (med organiserad krympslang)

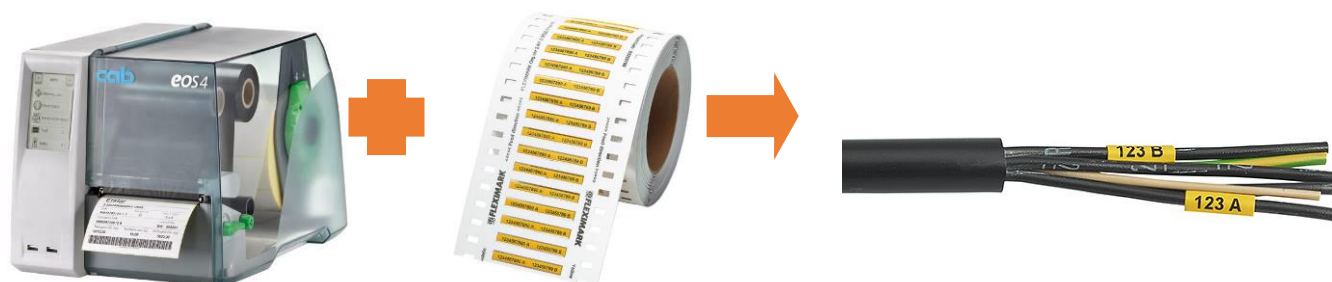

FLEXIMARK® TERMOTRANSFERKIT EOS4 PUR (med Cablelabel PUR)



Generell beskrivning:

- Kostnadseffektivt kit med hållbar märkning för kablar för industriell miljö
- Termotransfer skrivare CAB EOS4 levereras tillsammans med mjukvaran FLEXIMARK® Software utan extra kostnad
- Smart och flexibel termotransferskrivare hjälper dig att snabbt och flexibelt producera din märkning när du behöver den
- FLEXIMARK® Cablelabel PUR är halogenfri, flamskyddad, flexibel och hållbar kabelmärkning
- FLEXIMARK® Kabelmärkning på en rulle håller din märkning sorterad och enkel att hantera

Teknisk data Termotransferskrivare CAB EOS4:

- Dimension HxBxD: 245x412x264mm
- Skrivhastighet: upp till 101.6mm/s
- Max skrivbredd (material): 106mm
- Max skrivlängd* (Material): 1016mm
- Vikt: 2.2kg
- Max diameter Ø (etikettrulle): 210mm
- Max kärndiameter Ø: 38mm

Teknisk data FLEXIMARK® Organiserad krympslang:

- Färg: gul
- Material: Polyolefin, halogenfri
- Krympförhållanden: 2:1
- Temperaturområde: -30 till +105°C
- Krymptemperatur: Minimum +90°C

Teknisk data FLEXIMARK® Kabeletikett Cablelabel PUR:

- Färg: gul
- Material: PUR, Termoplastic, polyether, polyuretan, halogenfri
- Temperaturområde: -25 till +80°C
- Godkännande råmaterial: UL94-V0
- Godkännande gult material: UV-resistent

*Max skrivlängd är den maximala längden av materialet skrivaren kan skriva ut i en enda sekvens

Skapad av: FLEXIMARK: A. Lindberg	Document:DB83259896SE FLEXIMARK Termotransfer kit	Sida 1 of 2
--------------------------------------	---	-----------------



<h1>Datablad</h1>	83254222
FLEXIMARK® TERMOTRANSFER KIT	Giltig fr.o.m. 2014-09-01

FLEXIMARK® TERMOTRANSFERKIT ORG & PUR:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Inklusive FLEXIMARK® Märkning	Förpackningsantal	PU
83259896	1635139	FLEXIMARK Termotransfer kit EOS4 ORG	1 rulle organiserad krympslang	1	1
83259895	1635138	FLEXIMARK Termotransfer kit EOS4 PUR	2 rulle Cablelabel PUR	1	1



Innehåll: FLEXIMARK® TERMOTRANSFERKIT ORG:

Artikel nr.	E-nr	Artikelbeskrivning	Artikel detaljer	Förpackningsantal	Enhetsantal
83259598	1635147	Termoprint EOS4/300	Termotransferskrivare CAB EOS4	1st	1 skrivare
83260206	1648066	Färgband FTI-X 60x300 BK	Svart färgband	1 rulle	300m
83260227	-	O.krymp 4.8/2.4-12.5(4)0-halYE	Gul organiserad krympslang	1 rulle	4000 etiketter/rulle
83251080	2972098	FLEXIMARK Software 10	Mjukvara för utskrift av märkning	1st	1 mjukvara

USB kabel inkluderad i skrivarpaketet/alla artiklar kan beställas separat



Innehåll: FLEXIMARK® TERMOTRANSFERKIT PUR:

Artikel nr.	E-nr	Artikel beskrivning	Artikel detaljer	Förpackningsantal	Enhetsantal
83259598	1635147	Termoprint EOS4/300	Termotransferskrivare CAB EOS4	1st	1 skrivare
83260201	1648061	Färgband FTI-Y 60x360 BK	Svart färgband	1 rulle	360m
83260191	2973959	Cablelabel PUR 60x10 mm YE	Cablelabel PUR märkning	2 rulle	1000 etiketter/rulle
83251080	2972098	FLEXIMARK Software 10	Mjukvara för utskrift av märkning	1st	1 mjukvara

USB kabel inkluderad i skrivarpaketet/ Buntband är ej inkluderade i paketet/ alla artiklar kan beställas separat

Fördelar:

- Kostnadseffektivt kit för utskrift av din egen märkning
- Hållbar märkning för industrimiljö
- Rullen ger bättre överblick och hjälper dig att hålla din märkning sorterad
- En termotransferskrivare med hög användarkomfort
- Termotransferutskriften ökar motståndet mot påfrestningar av t.ex. olja och kemikalier
- Flexibel och självsläckande polyolefin slang
- Hållbar kabelmärkning med snabb och flexibel utskrift

Fotnot:

Bilder är inte skalenliga.

Skapad av: FLEXIMARK: A. Lindberg	Document:DB83259896SE FLEXIMARK Termotransfer kit	Sida 1 of 2
--------------------------------------	---	-----------------